


Äußerer Blitzschutz eines Wohnhauses

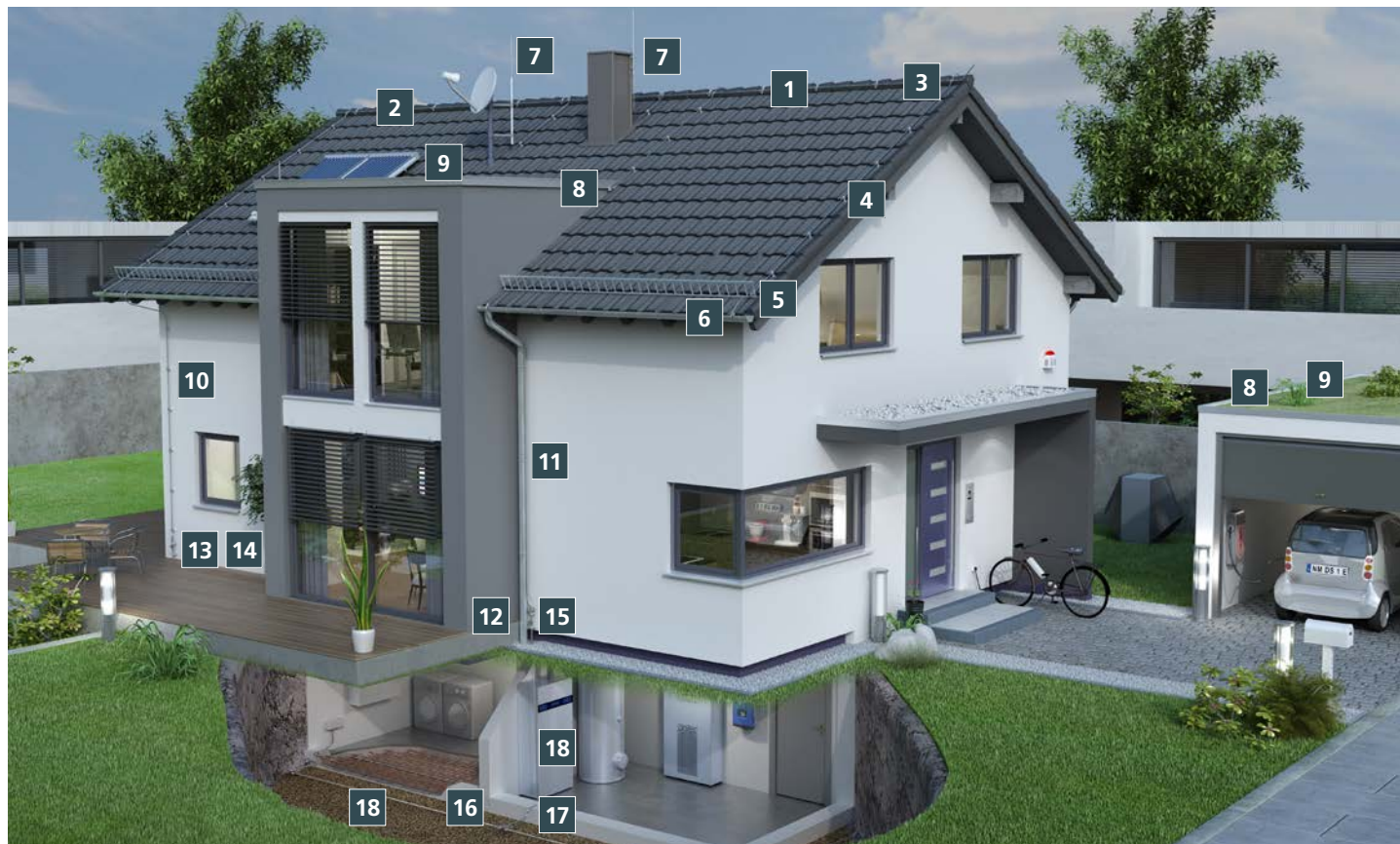

Artikelbezeichnung	Material	Art.-Nr.
1 DEHNalu-Draht, Ø8 mm, tordierbar	AlMgSi	840 018
2 Dachleitungshalter für First- und Gratsteine	NIRO	206 249
3 MV-Klemme	St/tZn	390 050
4 Dachleitungshalter für Leitungen in der Dachfläche Falzziegel Biberschwanz	NIRO NIRO	206 171 206 319
5 Schneefanggitterklemme	St/tZn	343 000
6 Dachrinnenklemme Anschluss, 1-fach Dachrinnenklemme Anschluss, 2-fach	St/tZn St/tZn	339 060 339 050
7 Fangstange 1500 mm Fangstange 2000 mm Stangenklemme DEHNiso-Distanzhalter 530 mm, für Fangstange, mit Wandhalter DEHNiso-Distanzhalter 530 mm, für Fangstange, für Antennenrohr	Al Al St/tZn GFK/NIRO GFK/NIRO	103 210 103 220 380 020 106 115 106 225
8 Falzklemme	St/tZn	365 010
9 Überbrückungslasche Überbrückungsband	Al Al	377 006 377 015

Artikelbezeichnung	Material	Art.-Nr.
10 Leitungshalter DEHNgrip mit Kunststoffsockel und Dübel Leitungshalter für Wärmedämmung bis 130 mm	NIRO ZG/St/tZn	207 109 273 742
11 Leitungshalter für Regenfallrohre Ø80-120 mm	NIRO	200 089
12 Regenrohrschelle verstellbar für Ø60-150 mm KS-Verbinder	St/tZn St/tZn	423 020 301 000
13 Erdführungsstange Ø16 mm, 1500 mm UNI-Trennklemme Ø8-10/16 mm	NIRO (V4A) NIRO	104 905 459 019
14 Stangenhalter mit Kunststoffsockel und Dübel	NIRO	274 260
15 Nummernschild zur Kennzeichnung von Trennstellen, beschriftbar, mit Stift	Al	484 000 484 010
16 Kreuzstück SV-Klemme	NIRO (V4A) NIRO (V4A)	319 209 308 229
17 Korrosionsschutzbinde	Petrolat	556 125
18 Runddraht Ø10 mm, in Erde Runddraht Ø10 mm, in Beton	NIRO (V4A) St/tZn	860 010 800 010

Äußerer Blitzschutz eines Industriegebäudes



Artikelbezeichnung	Material	Art.-Nr.
1 DEHNalu-Draht, Ø8 mm, tordierbar	AlMgSi	840 018
2 Dachleitungshalter für Flachdach	Kunststoff	253 050
3 Überbrückungsband, 300 mm KS-Verbinder	Al NIRO	377 115 301 009
4 Fangstange, freistehend mit Anschlussklemme 3000 mm 3500 mm Betonsockel mit Unterlegplatte (3x)	Al, St/tZn Al, St/tZn Beton/EVA	105 530 105 535 102 340
5 MV-Klemme	NIRO	390 059
6 Fangstange, 2000 mm Betonsockel mit Unterlegplatte Stangenklemme	Al Beton/EVA NIRO	103 220 102 340 380 029
7 Überbrückungsband, 180 mm	Al	377 015
8 Aufgeständerte Ringleitung Distanzhalter 675 mm, mit Leitungshalter Betonsockel, 8,5 kg Unterlegplatte	GFK/NIRO Beton EVA	106 160 102 075 102 060

Artikelbezeichnung	Material	Art.-Nr.
9 Distanzhalter, 530 mm für Leitung Ø8 mm, Wandmontage	GFK/NIRO	106 090
10 Falzklemme	NIRO	365 229
11 Leitungshalter DEHNgrip mit Dübel	NIRO	207 109
12 Erdführungsstange, 1500 mm Trennklemme Anschlussklemme	NIRO (V4A) NIRO NIRO (V4A)	104 905 459 119 319 219
13 Nummernschild zur Kennzeichnung von Trennstellen, beschriftbar, mit Stift für Rund- / Flachleiter	Al	484 000 484 010
14 Kreuzstück SV-Klemme	NIRO (V4A) NIRO (V4A)	319 209 308 229
15 Runddraht Ø10 mm, in Erde Runddraht Ø10 mm, in Beton	NIRO (V4A) St/tZn	860 010 800 010

Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.
Die Abbildungen sind unverbindlich.

DEHN SE
Tel.: +49 9181 906-0
info@dehn.de